

**Terminal Type 6**


**RoHS**



Part Number Teilenummer	Description Beschreibung	Wire Diam. Drahtdurchmesser	Material
913-772 (Reeled/auf Spule per 2500 pcs) 0913772001 (Single per 250 pcs)	Female / Weiblich	0.5-0.8 mm <sup>2</sup> /18-20AWG 0.5-0.8 mm <sup>2</sup> /18-20AWG	Tin plated brass / Messing, verzinkt
913-773 (Reeled/auf Spule per 2500 pcs) 0913773001 (Single per 250 pcs)	Female / Weiblich	1.33-2.09 mm <sup>2</sup> /14-16AWG 1.33-2.09 mm <sup>2</sup> /14-16 AWG	Tin plated brass / Messing, verzinkt
913-774 (Reeled/auf Spule per 2000 pcs) 0913774001 (Single per 250 pcs)	Female / Weiblich	3.32-5.37 mm <sup>2</sup> /10-12AWG 3.32-5.37 mm <sup>2</sup> /10-12AWG	Tin plated brass / Messing, verzinkt

**Terminal Type 7**

**RoHS**

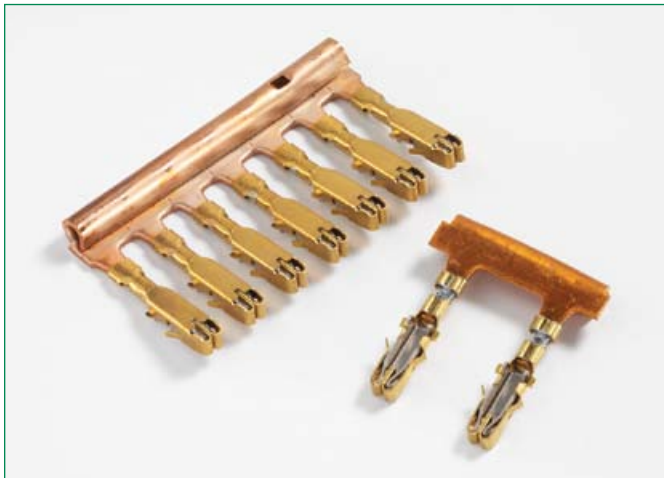

Part Number Teilenummer	Description Beschreibung	Wire Diam. Drahtdurchmesser	Material
09130075Z (Per 20 pcs)	Bus bar 2 position / Stromschiene mit 2 Anschlüssen	5.0-8.0 mm <sup>2</sup> /8-10AWG	Copper / Kupfer
09130076Z (Per 20 pcs)	Bus bar 4 position / Stromschiene mit 4 Anschlüssen	5.0-8.0 mm <sup>2</sup> /8-10AWG	Copper / Kupfer
09130077Z (Per 20 pcs)	Bus bar 7 position / Stromschiene mit 7 Anschlüssen	5.0-8.0 mm <sup>2</sup> /8-10AWG	Copper / Kupfer