



产品认证证书

证书编号: CQC16001159722

发证日期: 2024 年 04 月 30 日
有效期至: 2029 年 04 月 29 日

委托人名称 Littelfuse Inc.
及注册地址 8755 West Higgins Road Suite 500 Chicago,IL 60631,美国

制造商名称 Littelfuse Inc.
及注册地址 8755 West Higgins Road Suite 500 Chicago,IL 60631,美国

生产企业名称 昆山利韬电子有限公司
及生产地址 江苏省昆山综合保税区 B 区中央大道 389 号

产品名称和系列、规格、型号 热敏电阻(限流型)
见附页

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022;IEC 60730-1 : 2013§15、17、J.15、J.17;GB/T 7153-2002

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471553-2022 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2016 年 11 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC16001159722


第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RXEF005 (7.30-11.10 Ω)、RXEF010 (2.50-4.50 Ω)、RXEF017 (3.30-5.21 Ω)、RXEF020 (1.83-2.75 Ω)、RXEF025 (1.25-1.95 Ω)、RXEF030 (0.88-1.33 Ω)、RXEF040 (0.55-0.86 Ω)、RXEF050 (0.50-0.77 Ω)、RXEF065 (0.31-0.48 Ω)、RXEF075 (0.25-0.40 Ω)、RXEF090 (0.20-0.31 Ω)、RXEF110 (0.15-0.25 Ω)、RXEF135 (0.12-0.19 Ω)、RXEF160 (0.09-0.14 Ω)、RXEF185 (0.08-0.12 Ω)、RXEF250 (0.05-0.08 Ω)、RXEF300 (0.04-0.06 Ω)、RXEF375 (0.03-0.05 Ω)

非绝缘型, 气候类别 40/85/21。动作温度: 85 $^{\circ}\text{C}$, 额定电压: RXEF005、RXEF010、RXEF017: 60VDC, 其余型号: 72VDC

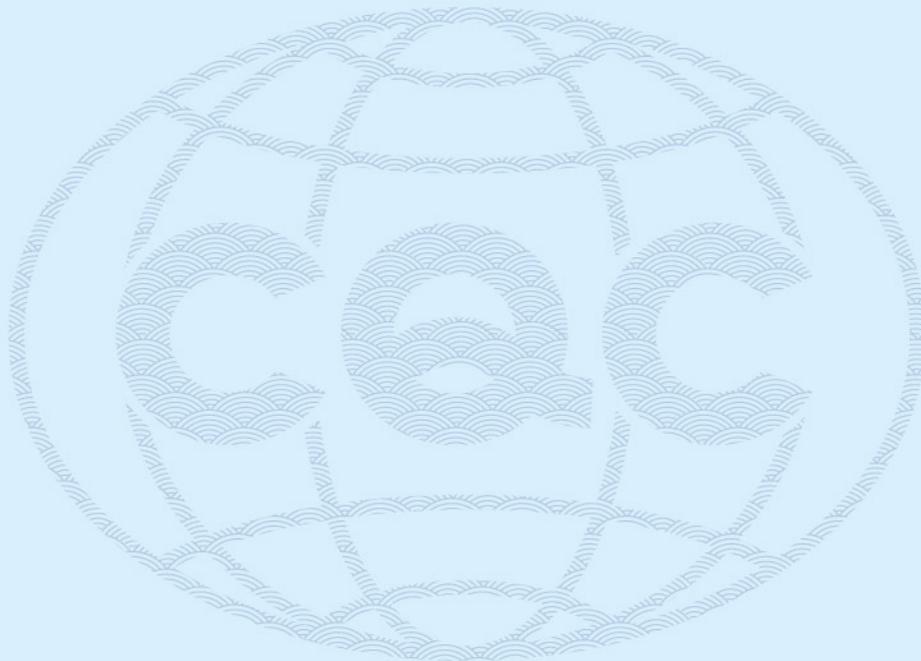

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE